


接続プレート

VMPA-FB-AP-1-EMM-P5-SL

部品番号: 8161060

FESTO

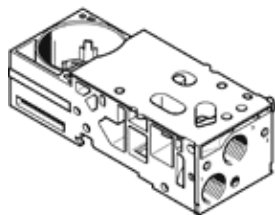

データシート

特長	値
幅	42 mm
長さ	107.3 mm
スクリーンサイズ	41 mm
バルブ位置	4
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	3 ... 8 bar
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	175 g
エア接続ポート 1	G1/4
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト