


ショックアブソーバ DYSD-Q11-20-16-Y1F-Y9

製品番号: 8161530

FESTO

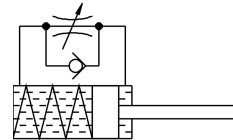

データシート

特徴	値
サイズ	20
ストローク	16 mm
クッション	自動調整型
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	1 m/s
室温時のリセット時間	0.3 s
機能	単動式 プッシング
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
クッション長さ	16 mm
最大停止力	3000 N
ストロークあたりの吸収エネルギー	70 J
時間あたりの最大エネルギー消費	92000 J
最大残存エネルギー	0.32 J
復元力	75 N
最小挿入力	260 N
製品質量	385 g
取付方法	ロックナット付
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	亜鉛めっき鋼
材質ピストンロッド	高合金鋼
材質: ナット	鋼, 亜鉛めっき