


分配ブロック

FR-12-PK-3-B

部品番号: 8761

FESTO

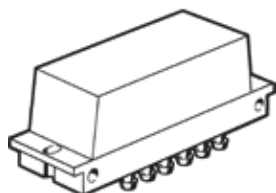

データシート

特長	値
オリフィス径	2.5 mm
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出力数	12
供給配管数	1
エア接続ポート 1	雌ネジ1/4
エア接続ポート 2	外径4mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト