


樹脂コーティング金属 PM-4

部品番号: 9084

FESTO

ワンタッチコネクタ対応

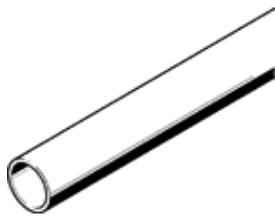

データシート

特長	値
外径	6 mm
流量を損なわない曲げ半径	19 mm
内径	3.92 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 30 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-29 ... 65 °C
長さXm時の質量	0.024 kg/m
色	黒
材質	RoHS対応
Material tubing	鍛造アルミ合金 PE