


アダプタ

AD-G1/4-1/4NPT-I

部品番号: 9396

FESTO

片側雌ネジ、反対側雄ネジ

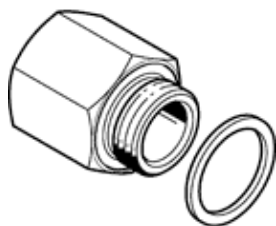

データシート

特長	値
オリフィス径	7.95 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締め付けトルク エア接続ポート1	11 Nm
最大締め付けトルク エア接続ポート2	12 Nm
締め付けトルク	9.05 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	24.22 g
エア接続ポート 1	G1/4 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	NPT1/4雌ねじ
材質	RoHS対応
Material seals	PVC
Material housing	亜鉛メッキ鋼