


パネルコネクタ SCK-PK-4

製品番号: 9421

FESTO

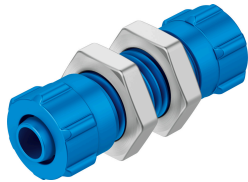

データシート

特徴	値
呼び径	3.4 mm
取付位置	任意
形状	隔壁
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
エア接続ポート 1	チューブ 外径6mm用 バンプ継手用 内径 4mm, ユニオンナット付
空気圧接続 2	チューブ 外径6mm用 バンプ型ニップル用 内径4mm, ナット付
材質: ユニオンナット	鍛造アルミ合金, アルマイト
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: ナット	鋼, 亜鉛めっき
連結金具材質	鍛造アルミ合金, アルマイト