


圧カインジケータ OH-10

製品番号: 9791

FESTO

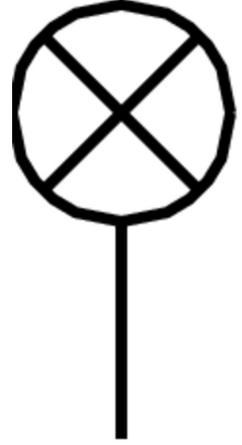

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|--|
| 使用圧力 | 0.14 MPa...0.8 MPa 20.3 000032...116 000032 |
| 作動電圧 | 1.4 bar...8 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 -C...80 -C |
| 製品質量 | 4 g |
| 空気圧接続 | バーブニップル PK-3 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |