 



# 솔레노이드 밸브 MVH-5/3E-1/8-S-B-VI

Part Number(&P): 118804

FESTO

솔레노이드 코일 및 수동 작동, 플러그 소켓 없음.

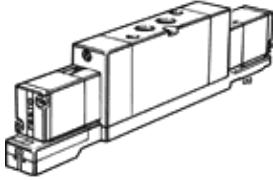

## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 배기
액추에이터 형태	전기적
표준 공칭 유량	1,000 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드 포켓 시트
Reset 형태	공압 스프링
공칭 사이즈	8 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
파일럿 형태	파일럿
파일럿 공압 공급	외부
유량 방향	전환 가능
Off 스위칭 시간	50 ms
On 스위칭 시간	40 ms
작동 매체	필터처리 압축공기, 필터 등급 5 µm
매체 온도	-5 ... 50 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
마운팅 형태	관통 홀 포함
파일럿 배기 포트 82	M5
파일럿 배기 포트 84	M5
공압 연결구, 포트 1	서브-베이스 G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
공압 연결구, 포트 3	서브-베이스 G1/8
공압 연결구, 포트 4	G1/8
공압 연결구, 포트 5	서브-베이스
재질 사항	PWIS 물질 함유