 



솔레노이드 밸브 MVH-5/3G-1/4-S-B-VI

Part Number(&P): 118806

FESTO

솔레노이드 코일 및 수동 작동, 플러그 소켓 없음.

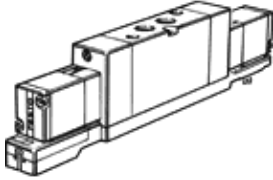

자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 중간 위치 닫힘
액추에이터 형태	전기적
표준 공칭 유량	1,600 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드 포켓 시트
Reset 형태	공압 스프링
공칭 사이즈	10 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
파일럿 형태	파일럿
파일럿 공압 공급	외부
유량 방향	전환 가능
b 값	0.38
C 값	6.35 l/sbar
Off 스위칭 시간	26 ms
On 스위칭 시간	30 ms
작동 매체	여과된 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비 윤활 진공
매체 온도	-5 ... 50 °C
파일럿 매체	여과된 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비 윤활
주변 온도	-5 ... 50 °C
마운팅 형태	관통 홀 포함
파일럿 배기 포트 82	M5
파일럿 배기 포트 84	M5
공압 연결구, 포트 1	서브-베이스 G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
공압 연결구, 포트 3	서브-베이스 G1/4
공압 연결구, 포트 4	G1/4
공압 연결구, 포트 5	서브-베이스
재질 사항	PWIS 물질 함유