


**벨로우즈 키트**  
**EADB-V2-80-S10-100**  
 Part Number: 1489406

FESTO

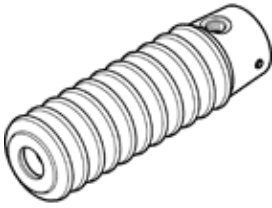

**자료 시트**

특징	값
외부 직경	93 mm
사이즈	80
행정거리 범위	10 ... 100 mm
피스톤 로드 길이 연장	43 mm
디자인	원형
조립 위치	어디든
디자인 구조	벨로우즈 키트 덕트 배기 포함
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 저항성	먼지 칩핑 오일 그리스 가솔린
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-10 ... 80 °C
이송 질량	72 g
제품 중량	296 g
마운팅 형태	slip-on 나사산 핀 포함
공압 연결구	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
어댑터 부품 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
씰 소재	NBR
벨로우즈 소재	NBR
나사산 핀 소재	고합금 강철, 부식방지