


# 축 키트 EAMM-A-P3-28D-28A

제품 번호: 1703478

FESTO

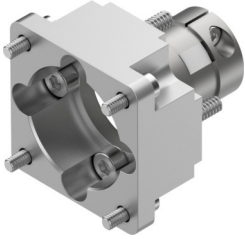

## 데이터 시트

특징	값
공칭 길이	15 mm...15 mm
설치 위치	임의 방향
최대 속도	10000 1/min...10000 1/min
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 °C...-25 °C
상대 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 °C...-10 °C
질량 관성 모멘트	0.28 kgmm <sup>2</sup>
전달 가능 토크	0.2 Nm
제품 무게	30 g...30 g
액추에이터 인터페이스 코드	P3-28D
인터페이스 코드 모터 In	28A
커플링 하우징 인터페이스 코드	28D
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수