 



# 서비스 유니트 FRCS-1/2-D-5M-DI-MAXI-A

Part Number(&P): 194992

FESTO

필터/압력조절기/윤활기 조합, S 시리즈, 잠금 가능 압력조절기 헤드.

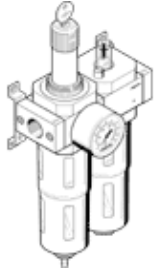

## 자료 시트

특징	값
사이즈	MAXI
시리즈	D
액츄에이터 자물쇠	내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	5 µm
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	압력 게이지 포함 필터 압력 조절기 비례 표준 분류 윤활기
최대 응축수 용량	43 cm <sup>3</sup>
바울 보호망	금속 바울 보호망
압력 게이지	압력 게이지 포함
압력 조절 범위	0.5 ... 12 bar
입력 압력 1	1.5 ... 12 bar
최대 압력 Hysteresis	0.4 bar
표준 공칭 유량	3,000 l/min
작동 매체	압축 공기
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	2,950 g
마운팅 형태	라인 설치
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
하우징에 대한 재질 정보	아연 다이캐스트
바울에 대한 재질 정보	PC