


# 축 키트 EAMM-A-T42-57A

Part Number: 4327034

★ 핵심 제품군

FESTO

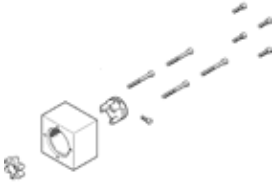

## 자료 시트

| 특징              | 값                     |
|-----------------|-----------------------|
| 공칭 길이           | 43 mm                 |
| 조립 위치           | 어디든                   |
| 최대 속도           | 8,000 1/min           |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L        |
| 보관 온도           | -25 ... 60 °C         |
| 상대 공기 습도        | 0 - 95 %              |
| 보호 등급           | IP40                  |
| 주변 온도           | -10 ... 60 °C         |
| 관성 질량 모멘트       | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| 이송 가능 토크        | 6 Nm                  |
| 제품 중량           | 330 g                 |
| 인터페이스 코드, 액추에이터 | T42                   |
| 인터페이스 코드, 모터 인  | 57A                   |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인             |