


# 축 키트 EAMM-A-T42-80P

Part Number: 4623788

★ 핵심 제품군

FESTO

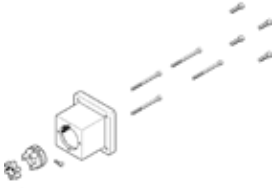

## 자료 시트

특징	값
공칭 길이	64.1 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	5.77 kgmm <sup>2</sup>
이송 가능 토크	10 Nm
제품 중량	500 g
인터페이스 코드, 액추에이터	T42
인터페이스 코드, 모터 인	80P
재질 사항	RoHS 에 승인