


T-steekschroefkoppeling QBMT-M5-1/8-U-M

Artikelnummer: 533247

FESTO

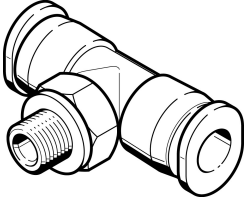

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	0,098 in
Dichtingstype aan de inschroeftap	Afdichtingsring
Bouwworm	T-vorm
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	0.5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 10 %
Productgewicht	139 oz
Bevestigingstype	Buitenzeskant SW8
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 1/8" "
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	32 °F...140 °F
Kleur demontagering	Grijs
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal schroefdraadafdichting	NBR
Materiaal demontagering	POM
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast