


**병렬 키트**  
**EAMM-U-A22-55A**  
Part Number(&P): 559786

FESTO

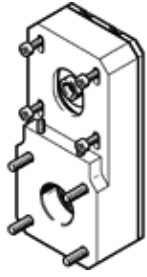

**자료 시트**

특징	값
사이즈	22
조립 위치	어디든
최대 속도	4,000 1/min
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 50 °C
관성 질량 모멘트	9.63 kgmm <sup>2</sup>
무 부하 토크	0.1 Nm
이송 가능 토크	3 Nm
제품 중량	410 g
재질 사항	RoHS 에 승인