


벨로우즈 키트
EADB-V1-32-S10-100
 Part Number: 570262

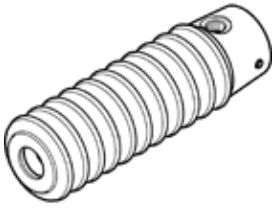

자료 시트

| 특징 | 값 |
|-------------------|------------------------------|
| 외부 직경 | 46 mm |
| 사이즈 | 32 |
| 행정거리 범위 | 10 ... 100 mm |
| 피스톤 로드 길이 연장 | 44 mm |
| 디자인 | 원형 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 구조 | 벨로우즈 키트 덕트 배기 포함 |
| 부식 방지 등급 KBK | 3 |
| 매체 저항성 | 먼지 칩핑 오일 그리스 가솔린 |
| 보호 등급 | IP65 IEC 60529에 따름 |
| 주변 온도 | -10 ... 80 °C |
| 이송 질량 | 35 g |
| 제품 중량 | 77 g |
| 마운팅 형태 | slip-on 나사산 핀 포함 |
| 공압 연결구 | G1/8 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 재질에 대한 주의: 아답터 부품 | 전조 알루미늄 합금 아노다이징 |
| 씰에 대한 재질 정보 | NBR |
| 재질에 대한 주의: 벨로우즈 | NBR |
| 나사산 못의 재질 정보 | 고합금 강철, 부식방지 |