


**벨로우즈 키트**  
**EADB-V1-63-S201-300**  
 Part Number: 570273

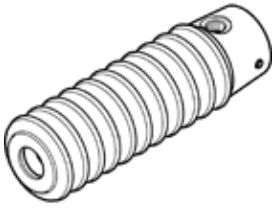

**자료 시트**

특징	값
외부 직경	93 mm
사이즈	63
행정거리 범위	201 ... 300 mm
피스톤 로드 길이 연장	80 mm
디자인	원형
조립 위치	어디든
디자인 구조	벨로우즈 키트 덕트 배기 포함
부식 방지 등급 KBK	3
매체 저항성	먼지 칩핑 오일 그리스 가솔린
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-10 ... 80 °C
이송 질량	199 g
제품 중량	309 g
마운팅 형태	slip-on 나사산 핀 포함
공압 연결구	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
재질에 대한 주의: 아답터 부품	전조 알루미늄 합금 아노다이징
씰에 대한 재질 정보	NBR
재질에 대한 주의: 벨로우즈	NBR
나사산 못의 재질 정보	고합금 강철, 부식방지