


Verticale voedingsplaat VABF-L1-P3A3-G18

Artikelnummer: 574593

FESTO

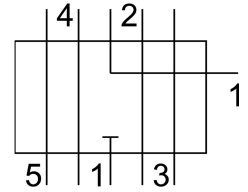

Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	16 mm
Max. aantal ventielplaatsen	1
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aanhaalmoment ventielbevestiging	0.65 Nm
Productgewicht	350 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal plaat	Aluminium kneedlegering