


**다중-플러그**  
**KSV-5**  
 Part Number: 7557

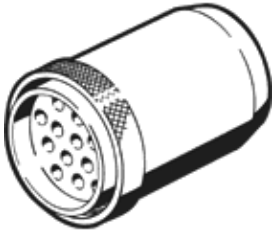

**자료 시트**

| 특징              | 값                                |
|-----------------|----------------------------------|
| 공칭 사이즈          | 4 mm                             |
| 작동 압력           | -0.95 ... 16 bar                 |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]    |
| 작동 및 파일럿 매체 확인  | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK    | 2 - 부식 응력 수준 보통                  |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 매체 온도           | -10 ... 60 °C                    |
| 주변 온도           | -10 ... 60 °C                    |
| 제품 중량           | 92 g                             |
| 최대 연결 수량        | 5                                |
| 공압 연결구          | PK-2<br>PK-3<br>PK-4             |
| 색상              | 회색                               |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                        |