


Axiaalkit EAMM-A-L62-56GA

Artikelnummer: 8063497

FESTO

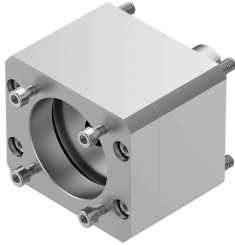

Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	38 Nm
Productgewicht	981 g
Interfacecode actuator	L62
Interfacecode motor In	56GA
Materiaal-informatie	RoHS conform