


Smoorplaat VABF-B14-F1B1P2-FF14

Artikelnummer: 8098887

FESTO

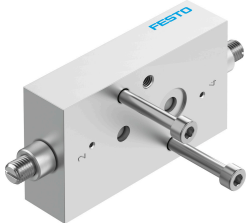

Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	1.5 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Mediumtemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	229 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 2	Flens 1/4 met NAMUR aansluitschema
Pneumatische aansluiting 4	Flens 1/4 met NAMUR aansluitschema
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal regelaarbehuizing	Aluminium-legering