


# Axiaalkit EAMM-A-D19-40R

Artikelnummer: 8105867

FESTO

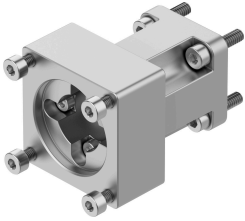

## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	1.1 Nm
Productgewicht	133 g
Interfacecode actuator	D19
Interfacecode motor In	40R
Materiaal-informatie	RoHS conform