


Axiaalkit EAMM-A-P4-28B-40R

Artikelnummer: 8107707

FESTO

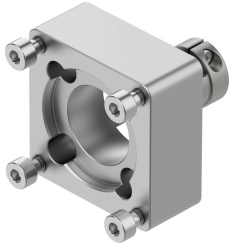

Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------|----------------|
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsklasse | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Overdraagbaar draaimoment | 0.7 Nm |
| Productgewicht | 71 g |
| Interfacecode actuator | P4-28B |
| Interfacecode motor In | 40R |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |