 



Elektromagnetinis skirstytuvas MVH-5/3E-1/8-S-B-VI

Gaminio numeris: 118804

FESTO

Su rankiniu valdymu ir solenoidu, be kištukinio lizdo.

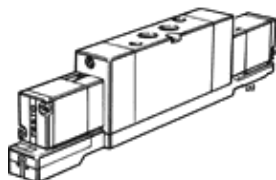

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/3 vidurinėje padėtyje nuorintas
Veikimo būdas	elektrinis
Standartinis nominalus srauto debitas	1.000 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis Mažytė vieta
Numetimo tipas	Oro spyruoklė
Nominalus dydis	8 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Sandarinio principas	švelnus
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro tiekimas	išorinis
Srauto kryptis	reversuojamas
Išjungimo laikas	50 ms
Ijungimo laikas	40 ms
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Montavimo tipas	Su kiauryme
Valdomas išmetimo portas 82	M5
Valdomas išmetimo portas 84	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 5	Pajungimo padas
Informacija	Turi PWIS medžiagų