


T įkišama detalė

QST3-3/8-3/8-5/16-U

Gaminio numeris: 153803

FESTO

Pasukamas 360° kampu, 4 lizdai

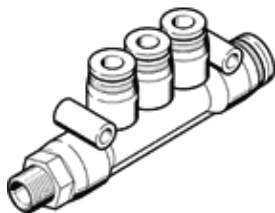

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	6,7 mm
Sandarinio tipas ant varžto	padengimas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Dėžės dydis	1
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	24 Nm
Produkto svoris	52 g
Išėjimų skaičius	4
Padavimo linijų skaičius	1
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Male thread 3/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 3/8" išorinio skersmens vamzdeliui, 5/16" išorinio skersmens
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Material of threaded plug	Nikeliuotas varis
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis