 



Kreipiančioji SPZ-10-50-P-A-KF

Gaminio numeris: 162169
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su 2 stūmoklio kotais (TWIN šliaužiklis), padėties nustatymui.
Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės
alternatyvos kataloge

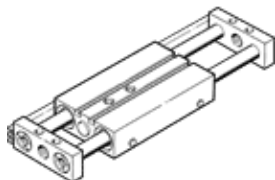

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	50 mm
Reguliuojamas galinių pozicijų diapazonas/ilgis	10 mm
Stūmoklio diametras	10 mm
Pavaros valdymo būdas	Šliaužiklis
Dempferiavimas	Pneumatinė amortizacija su fiksuotu metaliniu sustojimu
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2,5 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	60 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	60 N
Pneumatinis pajungimas	M5
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	Grūdintas plienas