 



# Stabdiklio cilindras STAF-50-30-P-A-K

Gaminio numeris: 164881

FESTO

Su svirtimi ir integruota flanšine plokšte.  
Šis produktas negali būti naudojamas skysčių turinčioje aplinkoje.  
Galimas lengvas modifikavimas į dvikryptį cilindrą.

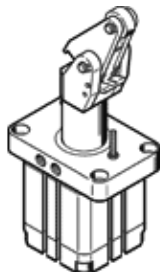

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	30 mm
Stūmoklio diametras	50 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Vertikalus
Darbo režimas	vienpusio veikimo traukimo veiksmas
Konstrukcija	Stūmoklio kotas su alkūnine svirtele
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Kreipiamosios kotas
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Smūgio jėga	1.200 N
Produkto svoris	1.810 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie uždengimą	Aliuminis
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis