


# Vienkryptis droselis GRLA-M5-PK-3-LF-C

Gaminio numeris: 175050

FESTO

Išmetamo oro valdymui, su pasukama jungtimi.

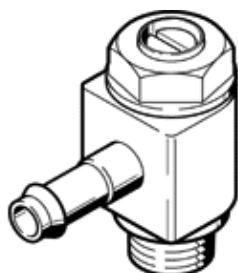

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	40 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	42 ... 63 l/min
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Leidimas	Germanischer Lloyd
Montavimo pozicija	Bet koks
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 → 0bar	80 l/min
Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 → 0bar	85 ... 125 l/min
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	1,5 Nm
Produkto svoris	7 g
Informacija apie smeigę	Nikeliuota Žalvaris
Informacija apie sandariklius	NBR
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	Žalvaris
Posūkio šarnyro medžiagos duomenys	Cinkuota