


Vienkryptis droselis GRGZ-M5-QS-4-LF-C

Gaminio numeris: 175067

FESTO

Tiekiamo oro valdymas preciziniu srauto reguliavimo vožtuvu ir QS jungtimi.

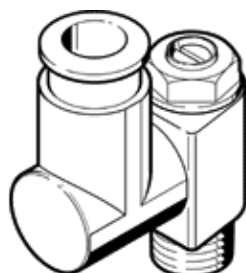

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	48 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	40 ... 65 l/min
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Montavimo pozicija	Bet koks
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 → 0bar	80 l/min
Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 → 0bar	65 ... 110 l/min
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	1,5 Nm
Produkto svoris	14 g
Informacija apie smeigę	Nikeliuota Žalvaris
Informacija apie sandariklius	NBR
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	Žalvaris
Posūkio šarnyro medžiagos duomenys	Cinkuota