


Šarnyro flanšas SUA-63-R3

Gaminio numeris: 176889

FESTO

ADVU, AEVU cilindrams, apkabų LBN ar LN, LSN tvirtinimui prie kronšteino.

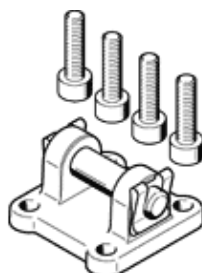

Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------|--|
| Dydis | 63 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Variantai | Padidinta apsauga nuo korozijos |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produkto svoris | 528 g |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material mounting | Aliuminio liejinys Su apsaugine danga |
| Material mounting pin | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material sleeve | Spyruoklinis plienas |
| Material bearing | Plastinis |
| Material screws | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material lock | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material shaft | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |