


Daugiakaitė lizdo jungtis IMP1-SD-40-0,75

Gaminio numeris: 18322

FESTO

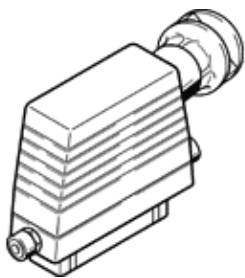

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leistinas kabelio skersmuo	10 ... 19 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 300 V
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 250 V
Leidžiama srovės apkrova	10 A
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-40 ... 125 °C
Produkto svoris	325 g
Gnybto skerspjūvis	0,75 mm ²
Elektrinis pajungimas	Kištuko lizdas 40-galvučių
Kabelio prijungimas	Pg21
Montavimo tipas	Su suspaudimo juosta
Informacija apie tvirtinimą	Plastinis Slegiant gautas šviesus lydinys
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Vario lydinys Sidabruota