


Mova EAMC-B-15-22-4-9

Gaminio numeris: 184262

FESTO

Skirtas DGE.

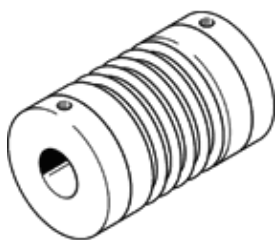

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	4 mm
Laikiklio skersmuo 2	9 mm
Dydis	15
Nominalus ilgis	22 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	12.000 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	0,13 kgmm ²
Keičiamas momentas	1 Nm
Produkto svoris	6 g
Informacija	atitinka RoHS