


# Adsorbcinis džiovintuvas LDF-H3-N1/4-110

Gaminio numeris: 185679

FESTO

Sausam ir švariam suslėgtam orui.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

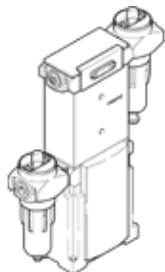

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Vertikalus
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Įėjimo slėgis 1	4 ... 10,5 bar
Atmosferinis rasos taškas	-40 °C
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Terpės temperatūra	2 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	2 ... 50 °C
Produkto svoris	9.200 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota