


# Ikišama pertvarinė jungtis QSMS-1/8T-U

Gaminio numeris: 190599

FESTO

Šis produktas galimas tik užsakyti iš Festo USA.  
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for  
alternative products.

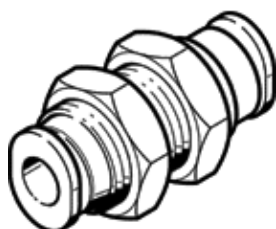

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Nominalus dydis	1,9 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	1
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Produkto svoris	3 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	vamzdeliui, 1/8" išorinio skersmens
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 1/8" išorinio skersmens
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris Nikeliuota
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Informacija apie žarnelės sandariklį	NBR
Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis