


Atbulinis vožtuvas HA-1/16-QS-1/4-U

Gaminio numeris: 190943

FESTO

Srauto greitis iš vidinio sriegio į QS jungtį
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.
Šis tipas tinkamas vakuumui.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.

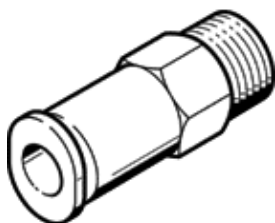

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Negrižtama funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/16-27
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-1/4
Montavimo tipas	Su sriegiu
Darbinis slėgis	-1 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras Filtruotas, suteptas suslėgtas oras
Produkto svoris	25 g