


# Kreipiančiosios FEN-63- -

Gaminio numeris: 19174

FESTO

Nutraukiama, galima iki 2008

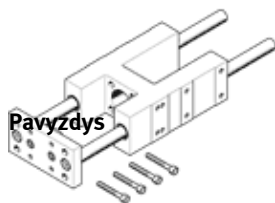

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	63
Eiga	10 ... 500 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Paprasto guolio kreipiančioji
Konstrucija	Kreipiančioji
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Perstūmimo jėga	50 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	48 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	5.540 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija apie kreipiančiąsias	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys anoduotas