


Sujungimų blokas MHP1-PR4-3

Gaminio numeris: 197192

FESTO

pusiau vienaėiliam skirstytuvui MHP1-...-HC/TC

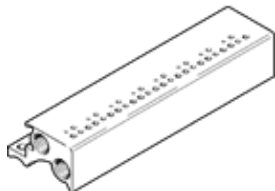

Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 4 |
| Darbinis slėgis | 0 ... 8 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Plokštės montavimo būdas | Su kiauryme |
| Skirstytuvo montavimo būdas | su vidiniu sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | M7 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | M7 |
| Material of connecting plate | Aliuminio liejinys |