


Apvalus cilindras DGS-25-200-PPV-A

Gaminio numeris: 32443
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su valdoma amortizacija abiejuose galuose.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2016. Ieškote prekės alternatyvos kataloge

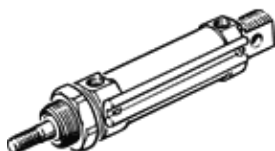

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	200 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	1 ... 12 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)