


Jutikliai SKDA-1.5-AB

Gaminio numeris: 4624759

FESTO

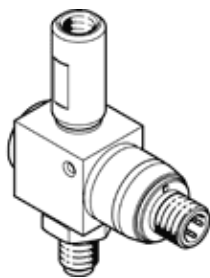

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Force measuring range	0 ... 1,5 kN
Calibration range	-0,2 ... 2 kN
Limit load	3,75 kN
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Analoginis išėjimas	4 - 20 mA
Tikslumas, analoginis išėjimas FS	0,2 %FS
Material housing	Aliuminio liejinys aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Produkto svoris	0,2 kg
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Apsaugos klasė	IP67
Elektrinis pajungimas	Kištuko lizdas M12x1 4-poliai A-koduojamas
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
KC mark	KC-EMV