


Vienkryptis droselis GR-QB-1/4-U

Gaminio numeris: 534682

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.

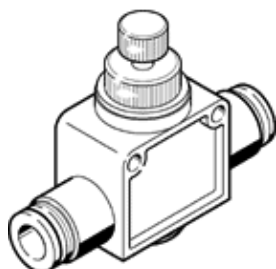

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QB-1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QB-1/4
Veikimo būdas	rankinis
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su kiauryme Pasirenkamas
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	4,7 cfm
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	5 ... 5,5 cfm
Darbinis slėgis	-13,8 ... 116 Psi
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-sustiprintas
Montavimo pozicija	Bet koks
Standard flow rate in flow control direction 0.6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi)	7,8 cfm
Standard flow rate in non-return direction at 0.6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi)	10,6 ... 10,7 cfm
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	32 ... 140 °F
Produkto svoris	1 oz
Material of threaded plug	Žalvaris Nikeliuota
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material knurled head	Žalvaris Nikeliuota
Material adjusting screw	Žalvaris Nikeliuota