 



Rankinis skirstytuvas VHER-BH-M04C-M05-LD

Gaminio numeris: 538190

FESTO

4/3 rankinis skirstytuvas su uždara vidurine padėtimi, plastikinis variantas su padėties indikavimu ir užraktu trijose padėtyse, prijungimai iš šono.

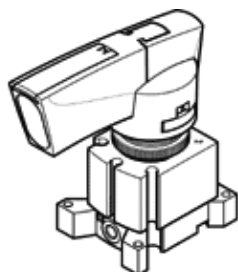

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	4/3 uždaras
Veikimo būdas	rankinis
Standartinis nominalus srauto debitas	170 l/min
Darbinis slėgis	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcija	Sukamas vožtuvas
Nominalus dydis	4 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Vykdyklio užraktas	Su priedais, užrakinamas
Sandarinio principas	Sunkus
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	reversuojamas
Sutapimo nebuvimas	Taip
Signal status display	su priedais
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Paleidimo momentas	0,6 Nm
Produkto svoris	95 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 3	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 4	M5
Informacija	Be vario ir PTFE. Turi PWIS medžiagų
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas