


# Maitinimo šaltinis SVG-1/230VAC-24VDC-10A

Gaminio numeris: 547868  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su 24 V ir 10 A nuolatinės srovės išėjimu.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

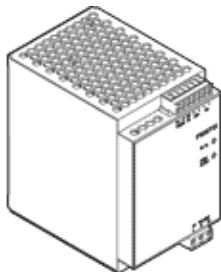

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	85 mm
Aukštis	130 mm
Ilgis	125 mm
Montavimo pozicija	Laisva konvekcija
Pirminis šaltinis	Vienos fazės
Srovės įėjimas	2,8 - 1,2 A
Nominali išėjimo įtampa DC	24 V
Nominali išėjimo srovė	10 A
Įėjimo įtampos riba AC	100 ... 240 V
Galios susilpnėjimo mažinimas	50 ms
Linijos dažnis	45 ... 65 Hz
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Saugojimo temperatūra	-40 ... 85 °C
Sąlyginė oro drėgmė	95%
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Produkto svoris	1.300 g
Montavimo tipas	su bėgeliu
Informacija	Turi PWIS medžiagų