


# Kištukas NECC-L1G4-C1

Gaminio numeris: 553858

FESTO

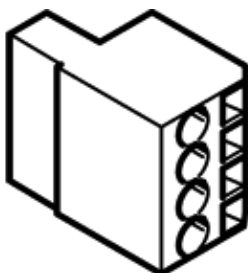

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus AC įtampos lygis	300 V
Leidžiama srovės apkrova	10 A
Gnybto skerspjūvis	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Aplinkos temperatūra	-25 ... 100 °C
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material housing	PBT