


# Lygiagreto motavimo komplektas EAMM-U-A22-55A

Gaminio numeris: 559786

FESTO

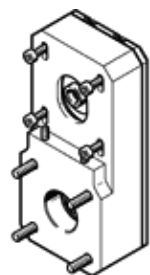

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	22
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	4.000 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Inercijos masės momentas	9,63 kgmm <sup>2</sup>
Tuščio eigos momentas	0,1 Nm
Keičiamas momentas	3 Nm
Produkto svoris	410 g
Informacija	atitinka RoHS