


Sujungimo kolektorius VABM-L1-10AW-M7-14

Gaminio numeris: 566556

FESTO

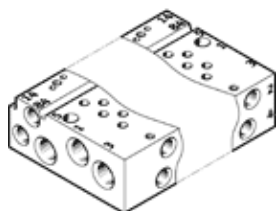

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	10,5 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	16
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimalus užveržimo momentas, montavimo H formos bėgelis	1,5 Nm
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	0,45 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos	1,5 Nm
Produkto svoris	276 g
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	M5
Valdomas išmetimo portas 82/84	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M7
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 3	M7
Pneumatinis pajungimas, portas 4	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 5	M7
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys