


Apsauginės dumplės EADB-V1-32-S101-200

Gaminio numeris: 570263

FESTO

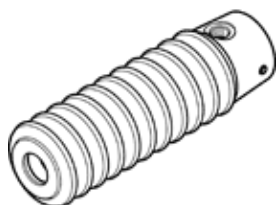

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	46 mm
Dydis	32
Eigos ribos	101 ... 200 mm
Cilindro koto pailginimas	74 mm
Konstrukcija	apvalus
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Dumplių rinkinys su oro išleidimu
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Atsparumas radio bangoms	Dulkės Drožlės Alyva Tepalas Benzinas
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Judanti masė	66 g
Produkto svoris	108 g
Montavimo tipas	slydimas Su sriegine galvute
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie medžiagą: Tvirtinimo komponentai	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie medžiagą: Dumplės	NBR
Informacija apie medžiagas. Fiksavimo varžtai.	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis