


# Trimatės kreipiamosios DHSR-0.5-EGC70TB-EGC50TB-DGSL8

Gaminio numeris: 574542

FESTO

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį  
"Fakso užklausa".

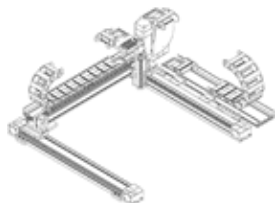

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Trimatis rėmas 0.5
Apkrova	0 ... 0,5 kg
Z- ašies pavara	DGSL-8
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Z ašies eiga	0 ... 80 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,01 mm
Y- ašies pavara	EGC-50-TB
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliuito diržo pavara su rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 1.000 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,08 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,08 mm
X- ašies pavara	EGC-70-TB
X- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliuito diržo pavara su rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, X ašis	betkoks
X ašies eiga	0 ... 5.000 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies galinė padėtis	± 0,08 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies tarpinė padėtis	± 0,08 mm