


# Greita jungtis CK-1/8-PK-4-KU

Gaminio numeris: 6254

FESTO

Male thread with sealing rim, polymer design.

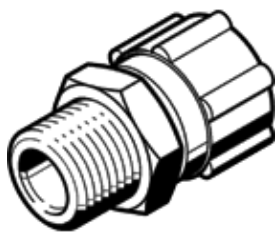

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	3,4 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tiesi forma
Dėžės dydis	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	3,25 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 6 mm 4 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle
Material of union nut	POM
Material of threaded plug	POM
Informacija	atitinka RoHS