


# Apvalus cilindras DGS-12-25-P-A

Gaminio numeris: 9310  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

su elastiniais amortizaciniais žiedais galuose

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2016. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge

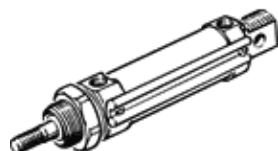

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	25 mm
Stūmoklio diametras	12 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)